










Anschlussklemme, 160A, 1p, flach/rund

Typ K95/1N
Katalog Nr. 010773

Lieferprogramm

Sortiment			Allgemeines Schaltschrankzubehör
Produktfunktion			Zusatzrüstung Schaltschrankbau
Zubehör			Anschlussklemmen
Zubehör			Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Bemessungsisolationsspannung	U _i	V AC	1000
Beschreibung			einschließlich Schilder für Klemmenbezeichnung U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Zuordnung Bemessungsstrom → Anschlussquerschnitte nach IEC/EN 60439, VDE 0660 Teil 500 bzw. EN 50021 Außenanschluss für Rund- oder Sektorleiter, andere Seite für Cu-Band
Bemessungsbetriebsstrom	I _e	A	160
Pole			1

Anschlussquerschnitte

Cu-/Al-Kabel			Cu  Rundkabel mehrdrähtig  Sektorleiter mehrdrähtig  Rundkabel eindrätig  Sektorleiter eindrätig Al  Rundkabel eindrätig  Sektorleiter eindrätig
			1 x 16 - 95
Al-Kabel			Al  Sektorleiter eindrätig
			1 x 35 - 70
Cu-Band		mm	3 x 9 x 0.8 - 6 x 9 x 0.8
			# Cu-Band
Leiter			18 x 4
			 Cu-Schiene


Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich
 Klemmenabdeckungen separat erhältlich

Technische Daten nach ETIM 7.0

Energieverteilungssysteme/Schaltanlagen (EG000015) / Hauptleitungsklemme (EC000275)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Energieverteilungssystem/Schaltanlage / Hauptleitungsklemme (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [AC0369011])			
Polzahl			1
Nennstrom		A	160
Anschlussart			schrauben
Montageart			Schraube
Anzahl der Anschlüsse gesamt			2
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm ²			0

Anzahl der Anschlüsse 10 mm ²		0
Anzahl der Anschlüsse 16 mm ²		0
Anzahl der Anschlüsse 25 mm ²		0
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm ²		2
Anzahl der Anschlüsse < AWG 6		0
Anzahl der Anschlüsse AWG 6		0
Anzahl der Anschlüsse AWG 4		0
Anzahl der Anschlüsse AWG 2		0
Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0		0
Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil		0
Anzahl der Anschlüsse > 250 kcmil		0
Berührungssicher		ja
Höhe	mm	100
Breite	mm	37
Tiefe	mm	115

Abmessungen

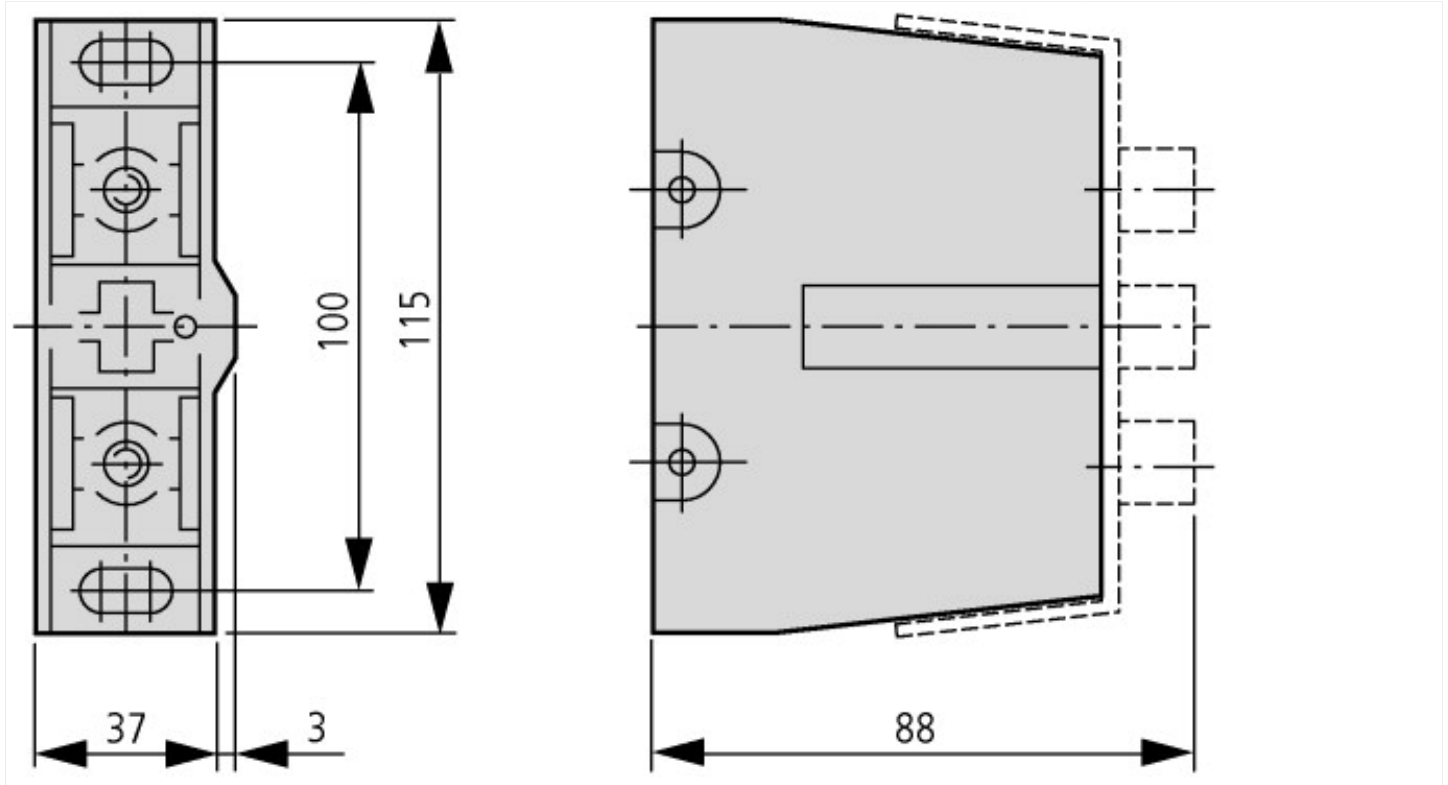

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA3400-0656 Anschlussklemmen K95/...

AWA3400-0656 Anschlussklemmen K95/...

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/06561089.pdf