



Блок предохранителей , 3x3xE27 , ВxШxД = 250x187.5x175 мм

Тип **RS27/I23-150**
Каталог № **005240**

Программа поставок


Размеры		мм	
Ассортимент			Изолированный корпус Ci
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Предохранительный распределительный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Класс защиты			IP65
Описание			Боковые стенки закрытые, возможно выбивание открытые стенки вверх и вниз Прозрачная крышка с быстроразъемными креплениями Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской пломбируемые запоры крышки
Функция			с трехполюсными цоколями перемыкающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки			прозрачный
ширина		мм	187.5
Высота		мм	250
Глубина		мм	175
Расчетный рабочий ток	I_e	A	25
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	500
Предохранитель макс.		A	25 A DII/E27
защищенные предохранителем электрические цепи		Количество	3x 1-полюс. 3 x 3-полюс.
указания			
Дополнительное оснащение для предохранительных корпусов →#090351			
Плавкие предохранители, подгоночные вставки и завинчивающиеся крышки			
→#288934			
→#288909			
→#100651			
указания Вспомогательное оборудование для корпусов предохранителей → # 090351			
Плавкие предохранители, подгоночные вставки и завинчивающаяся крышка			
→#288934			
→#288909			
→#100651			

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Energy distribution systems (EG000015) / Switch fuse enclosure (EC002277)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Switch fuse enclosure (ecl@ss8.1-27-40-06-24 [ADI674004])			
Number of poles			3
Concurrently switching N-neutral			No
Nominal rated current		A	25
Nominal rated voltage		V	500
Number of groups			3
Protection			Screw fuse

Material housing		Plastic
Degree of protection (IP)		IP65
Height	mm	250
Width	mm	187.5
Depth	mm	175
Extension possible		Yes
Positioning on rail system		Universal
With transparent cover		Yes

Размеры

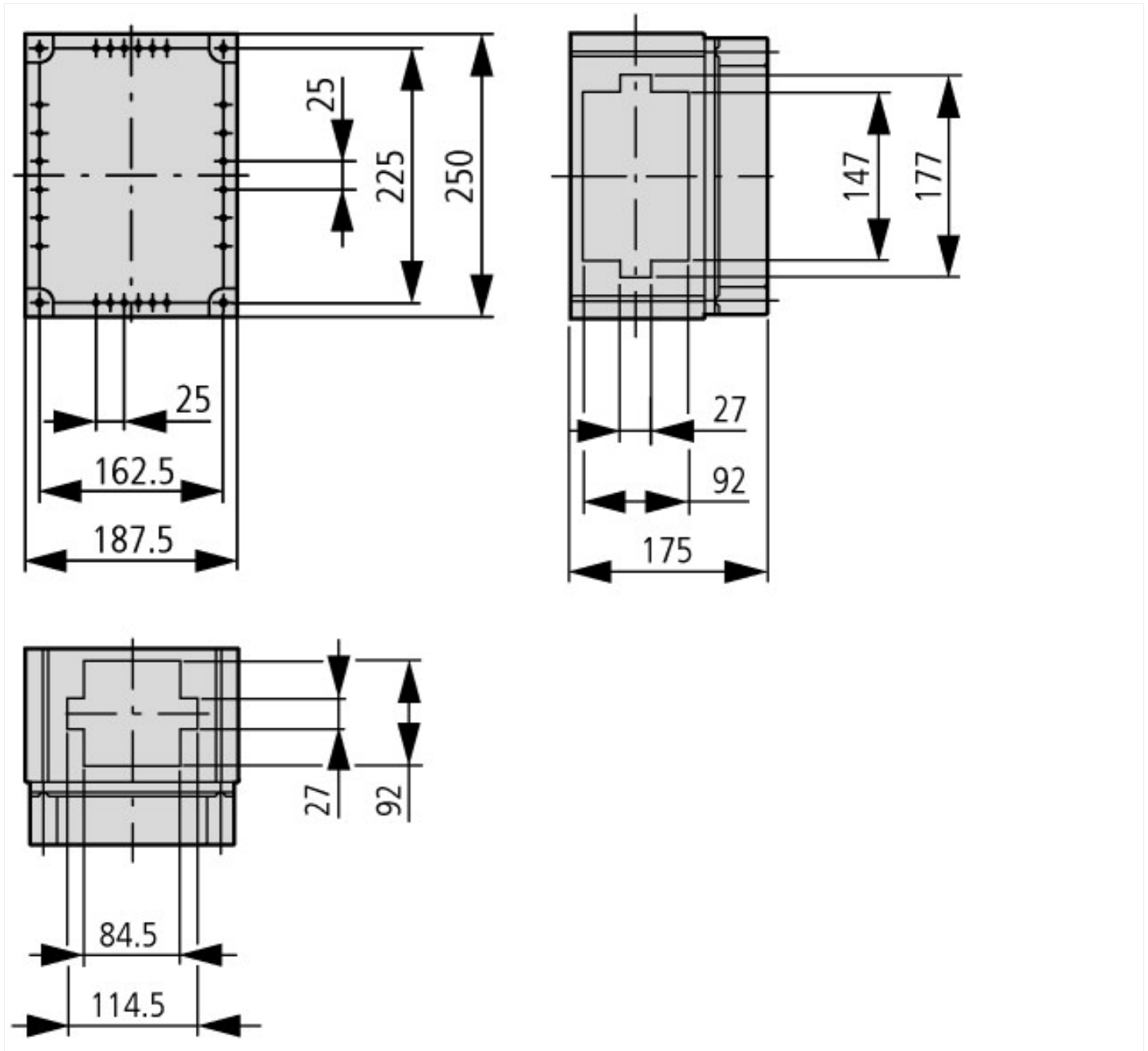

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendit Сертификат модели: xEnergy Safety Ci

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendit Экономьте время — мы поможем вам со сборкой

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendit Информация о товаре: xEnergy Safety Ci